

Technisches Datenblatt

Drehriegel zum Verschrauben

Art.-Nr. 6065016



Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.

Einseitiger Drehriegel. Einsetzbar für Deckelbreite 100 - 600 mm.

Je nach Deckelausführung variiert das Maß B wie folgt:

DRL / DRLU = 27 mm

DBKR = 27 mm

WDRL = 38 mm

WKLD = 58 mm




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6065016
Typ	DRL H S A2
Bezeichnung 1	Drehriegel
Bezeichnung 2	für Deckel
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	3,26 kg/100 St.

Technische Daten

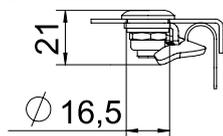

Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
für Breite	100,00 - 600,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>

