

Technisches Datenblatt

Drehriegel zum Verschrauben

Art.-Nr. 6065018



Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.

Einseitiger Drehriegel. Einsetzbar für Deckelbreite 100 - 600 mm.

Je nach Deckelausführung variiert das Maß B wie folgt:

DRL / DRLU = 27 mm

DBKR = 27 mm

WDRL = 38 mm

WKLD = 58 mm





St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6065018
Typ	DRL H S FT
Bezeichnung 1	Drehriegel
Bezeichnung 2	für Deckel
Dimension	Ø20 mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	3,26 kg/100 St.

Technische Daten

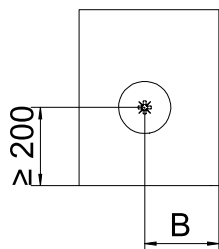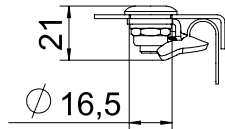

Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
für Breite	100,00 - 600,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>