


Technisches Datenblatt

Formteilverbinder Magic 60

Art.-Nr. 6065714

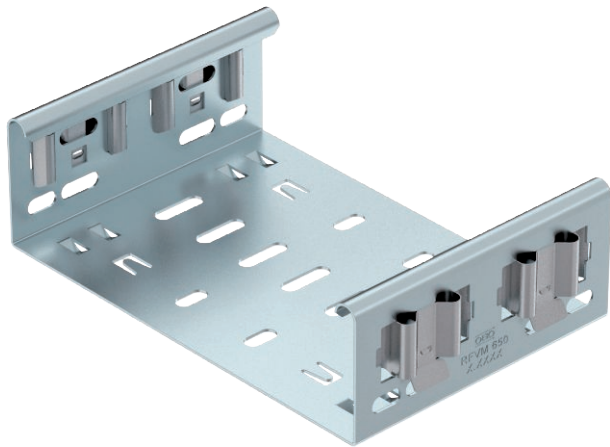

Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.

Der Formteilverbinder ist für die Kabelrinentypen MKSM, MKSMU, SKSM und SKSMU kompatibel.





St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	6065714
Typ	FVM 620 DD
Bezeichnung 1	Formteilverbinder
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	44,00 kg/100 St.

 Technische Daten

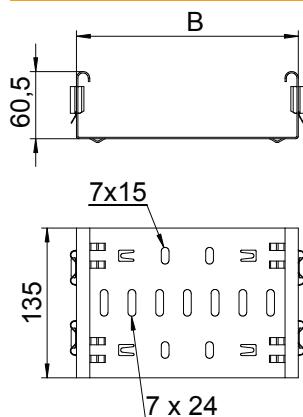

Länge	135,00 mm
Breite	200,00 mm
Breite	8,00 in
Höhe	60,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Seitenhöhe	2,00 in
Maß B	200,00 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	schraubloser Verbinder
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>