

# Technisches Datenblatt

## Klemmstück GKS 50

Art.-Nr. 6015271



Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen auf dem Boden oder auf Distanzbügeln Typ DBL.  
Einsatz nur bei Gitterrinnen mit 50 x 100 mm Maschenweite.




<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6015271
Typ	GKS 50 07 FT
Bezeichnung 1	Klemmstück
Bezeichnung 2	für Schraube M6
Dimension	60x40
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	4,10 kg/100 St.

### Technische Daten

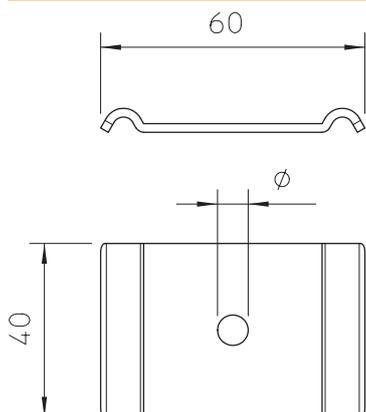

Abmessung	60 x 40 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Lochdurchmesser	7,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	sonstige