

Technisches Datenblatt

Klemmstück GKS 50

Art.-Nr. 6015278



Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen.

Einsatz nur bei Gitterrinnen mit 50 x 100 mm Maschenweite!




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6015278
Typ	GKS 50 11 FT
Bezeichnung 1	Klemmstück
Bezeichnung 2	für Schraube M10
Dimension	60x40
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	4,10 kg/100 St.

Technische Daten

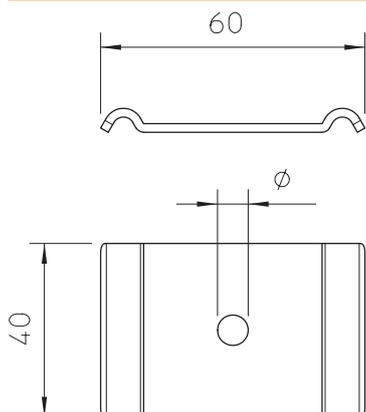

Abmessung	60 x 40 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Lochdurchmesser	11,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	sonstige