

# Technisches Datenblatt

## Gitterrinnenverbinder, lang GRV 245

Art.-Nr. 6016688



Gitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbinding von Gitterrinnen.

Pro Verbindungsstelle werden 2 Längsverbinder Typ GRV 245 eingesetzt.

Einsetzbar ab einer Gitterrinnenbreite von 100mm.

Die FS-Variante kommt für die Verbindung von galvanisch verzinkten Gitterrinnen zum Einsatz, die DD-Variante für die Verbindung von tauchfeuerverzinkten/feuerverzinkten Gitterrinnen und die VA-Variante für die Verbindung von Edelstahl-Gitterrinnen.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4404

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6016688
Typ	GRV 245 A4
Bezeichnung 1	Schnellverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne, lange Bauform
Dimension	L245mm
Werkstoff	Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	13,50 kg/100 St.

### Technische Daten

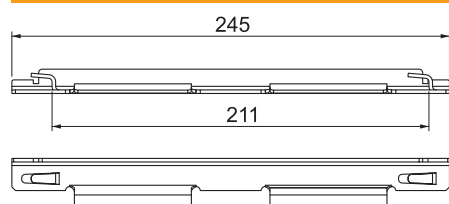

Länge	245,00 mm
Breite	30,00 mm
Breite	1,18 in
Höhe	14,00 mm
Abmessung	245 x 30 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	2,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	schraubloser Verbinder