

Technisches Datenblatt

Gitterrinnenverbinder, lang GRV 245

Art.-Nr. 6016684



Gitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbinding von Gitterrinnen. Pro Verbindungsstelle werden 2 Längsverbinder Typ GRV 245 eingesetzt. Einsetzbar ab einer Gitterrinnenbreite von 100mm. Die FS-Variante kommt für die Verbindung von galvanisch verzinkten Gitterrinnen zum Einsatz, die DD-Variante für die Verbindung von tauchfeuerverzinkten/feuerverzinkten Gitterrinnen und die VA-Variante für die Verbindung von Edelstahl-Gitterrinnen.




- St** Stahl
- DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	6016684
Typ	GRV 245 DD
Bezeichnung 1	Schnellverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne, lange Bauform
Dimension	L245mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	13,50 kg/100 St.

Technische Daten

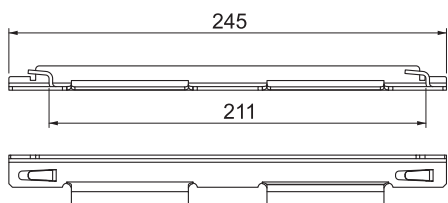

Länge	245,00 mm
Breite	30,00 mm
Breite	1,18 in
Höhe	14,00 mm
Abmessung	245 x 30 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	2,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebleicht	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	schraubloser Verbinder