


Technisches Datenblatt

Gitterwinkel

Art.-Nr. 6003818

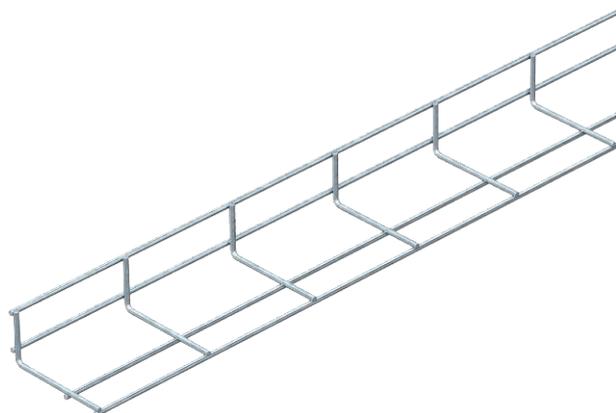

Gitterwinkel für das Verlegen von Leitungen und Kabeln in Stahlträgern.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6003818
Typ	GW 40 80 FT
Bezeichnung 1	Gitterwinkel
Dimension	80x40x2000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	63,00 kg/100 m

Technische Daten

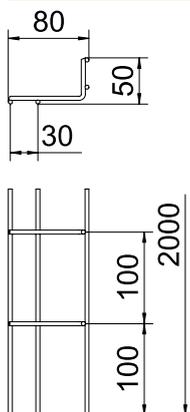

Länge	2.000,00 mm
Breite	40,00 mm
Seitenhöhe	80,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Draht-Durchmesser	4,40 mm
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	32,00 cm ²
Nutzquerschnitt	3.200,00 mm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>