# **Technisches Datenblatt**

## Adapterplatte 45°

## Art.-Nr. 6346758





Adapterplatte mit Langlöchern zur universellen Befestigung an vertikalen Stahlträgern und an Wänden. An der Adapterplatte werden Wand- und Stielausleger im 45°-Winkel angeschraubt.

Für die Unterstützung von Kabeltrag-Systemen an Gebäudeecken und Versprüngen. Zur Befestigung der Ausleger an der Adapterplatte werden Befestigungsschrauben Typ SKS 12x40 GF eingesetzt. Bitte in entsprechender Anzahl separat bestellen.

CE

St

Stahl


FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

ArtNr.	6346758
Тур	KA-E 45 FT
Bezeichnung 1	Adapterplatte 45°
Bezeichnung 2	für Wand- und Stielausleger
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	618,00 kg/100 St.

### **Technische Daten**

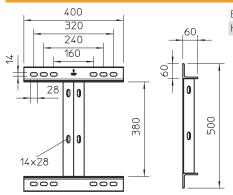

Breite 400,00 mm Höhe 500,00 mm