

Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit 2 angeschweißten CPS 5-Schienen

Art.-Nr. 6347032



Kopfplatte mit zwei angeschweißten MS5030-Profilschienen für die Montage am IS 8-Stiel. Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklaue. Der Trassenverlauf ist in Querrichtung.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6347032
Typ	KI8 CPS5-2-400FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Dimension	400mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	345,30 kg/100 St.

Technische Daten

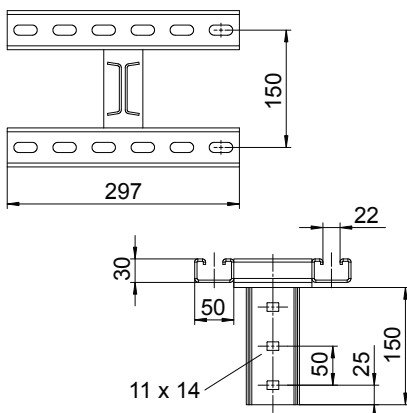

Länge	400,00 mm
Breite	200,00 mm
Höhe	180,00 mm
Ausführung	sonstige
Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Geeignet für I-Profil	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Konsolenbefestigung	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °