

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, zum Anschweißen

Art.-Nr. 6347088



Kopfplatte zum Anschweißen an Gebäudekonstruktionen. In Kombination mit dem IS 8-Stiel können Hängestiele in allen Längen vor Ort hergestellt werden. Die Länge des Stiels darf max. 2000 mm betragen.

Die Kopfplatte kann an Fixlängen des I-Stiels Typ IS 8 montiert werden. Am Stiel wird die Kopfplatte mit 2 separat zu bestellenden Flachrundschrauben Typ FRS M10 x 25 befestigt.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6347088
Typ	KI 8 AOX FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel, zum Anschweißen
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	84,00 kg/100 St.

Technische Daten

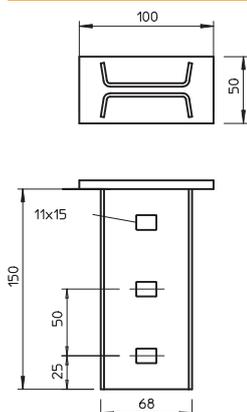

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für I-Profil	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Konsolenbefestigung	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °