



Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4401

### Stammdaten

Art.-Nr.	6408940
Typ	KM M12 A4
Bezeichnung 1	Kombimutter
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	2,26 kg/100 St.

### Technische Daten

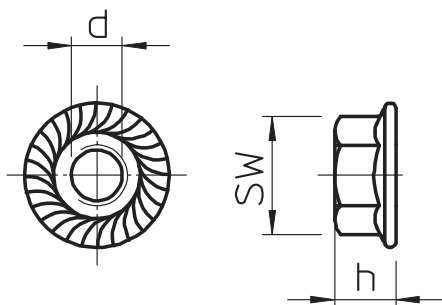

Maß d	12,00 mm
Maß h	12,00 mm
SW	19,00 mm
Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde	M12
Gewindegröße M	12
Selbstsichernd	<input checked="" type="checkbox"/>