

Technisches Datenblatt

Klemmstück KS 23/35

Art.-Nr. 6016529



Klemmstück für Montagewinkel Typ MW 45 und MW 90.

Inklusive selbstsichernder Sechskantmutter M6.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6016529
Typ	KS 23 35 A2
Bezeichnung 1	Klemmstück
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Dimension	M6x20
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	2,02 kg/100 St.

Technische Daten

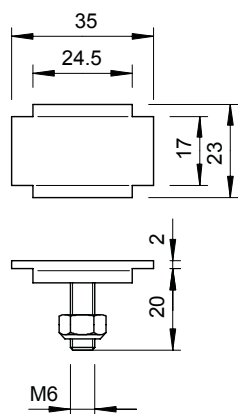

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Lochdurchmesser	6,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder