

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, variabel

Art.-Nr. 6348927



Variable Kopfplatte für die Montage an US 5-Stiel.

Bei der Montage der Kopfplatte wird das Distanzstück Typ DSK 47 eingesetzt.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

Stammdaten

Art.-Nr.	6348927
Typ	KU 5 V A4
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 5-Stiel, variabel
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	81,00 kg/100 St.

Technische Daten

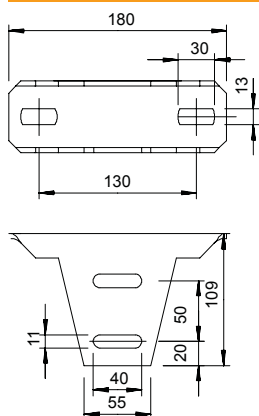

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Geeignet für U-Profil	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Konsolenbefestigung	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	0,00 - 30,00 °