

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, schwere Ausführung

Art.-Nr. 6349056



Kopfplatte in schwerer Ausführung für die Montage an US 7-Stiel.
Befestigungsmaterial (2 Flachrundschrauben FRS 12x25) bitte separat bestellen.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6349056
Typ	KU 7 NOX FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel, schwer
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	184,00 kg/100 St.

Technische Daten

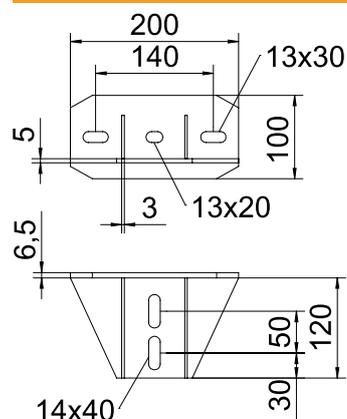

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für U-Profil	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Konsolenbefestigung	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °