


Technisches Datenblatt

Seitenverbinder K 11/262

Art.-Nr. 6015107

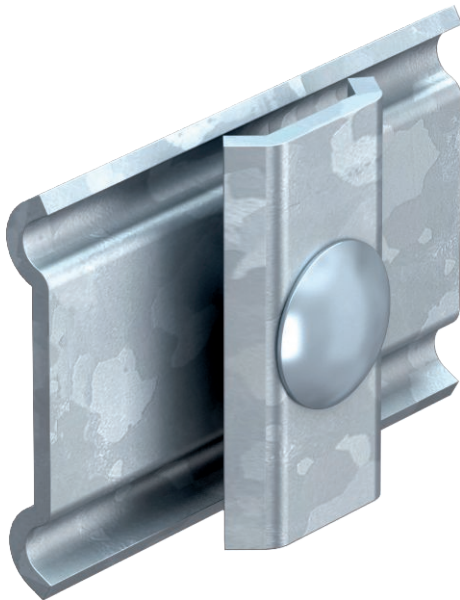

Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
Inklusive Schraube FRS M6 x 20.





St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6015107
Typ	K 11 262 FT
Bezeichnung 1	Seitenverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Dimension	60x40
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	7,50 kg/100 St.

Technische Daten

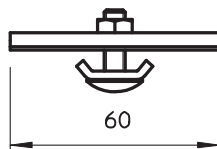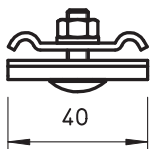

Länge	60,00 mm
Breite	40,00 mm
Breite	1,97 in
Höhe	24,00 mm
Abmessung	60 x 40 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Passend für Gitterrinnendraht	3,90 - 4,90 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder