


# Technisches Datenblatt

## Multifunktionsverbinder 60

Art.-Nr. 6225736

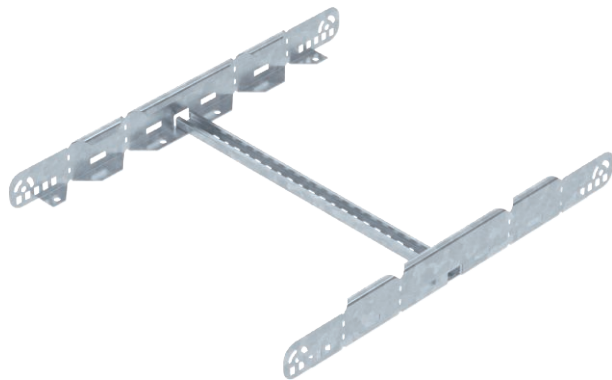

Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.



<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6225736
Typ	LMFV 650 FT
Bezeichnung 1	Multifunktionsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	151,30 kg/100 St.

### Technische Daten

	Länge	604,00 mm
	Breite	500,00 mm
	Höhe	60,00 mm
	Seitenhöhe	60,00 mm
	Maß B	500,00 mm
	Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
	Blechstärke	1,50 mm
	Geeignet für Kabeltragsystembreite	500,00 - 500,00 mm
	Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60,00 mm
	Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
	Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>	
Verbindungsart	Schraubverbinder	