


Technisches Datenblatt

Winkelverbinder 60

Art.-Nr. 6208891

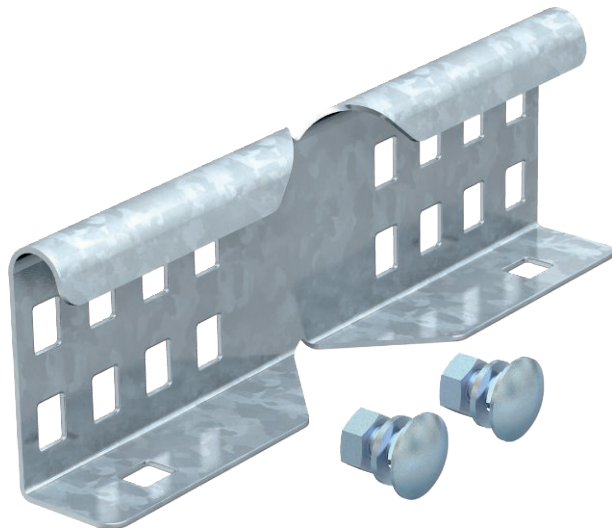

Winkelverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.

Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.




VA	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6208891
Typ	LWVG 60 A4
Bezeichnung 1	Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	64x150
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	24,26 kg/100 St.

Technische Daten

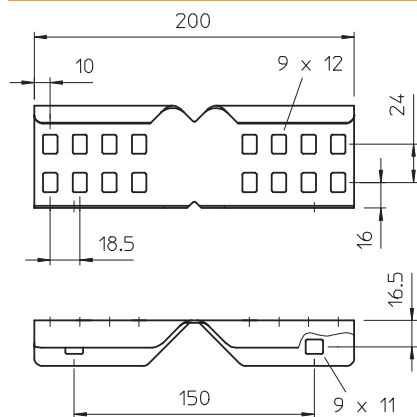

Länge	200,00 mm
Breite	28,00 mm
Höhe	64,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Abmessung	64x150 mm
Ausführung	Winkelverbinder
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebleicht	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder