


# Technisches Datenblatt

## Mittenabhängung Kabelrinne, 35

Art.-Nr. 6358692

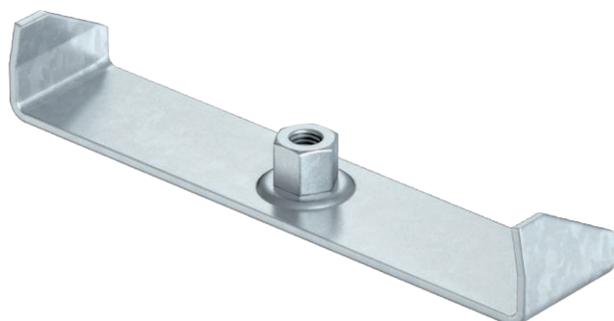

Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm.

Die Mittenabhängung verfügt über eine drehbar angeordnete Gewindehülse M10. Bei der Belegung bitte auf gleichmäßige Verteilung der Last achten (einseitige Belegung vermeiden).




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6358692
Typ	MAH 35 200 FS
Bezeichnung 1	Mittenabhängung
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B200mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	18,60 kg/100 St.

### Technische Daten

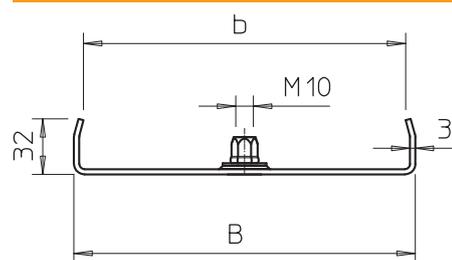

Breite	200,00 mm
Maß B	195,00 mm
Maß b	184,00 mm
F in kN	0,35 kN
für Breite	200,00 mm
für Gewindestange	M10
für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	200,00 mm
Verstellbar	<input type="checkbox"/>