


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 45° MW 45 SL10

Art.-Nr. 6017320

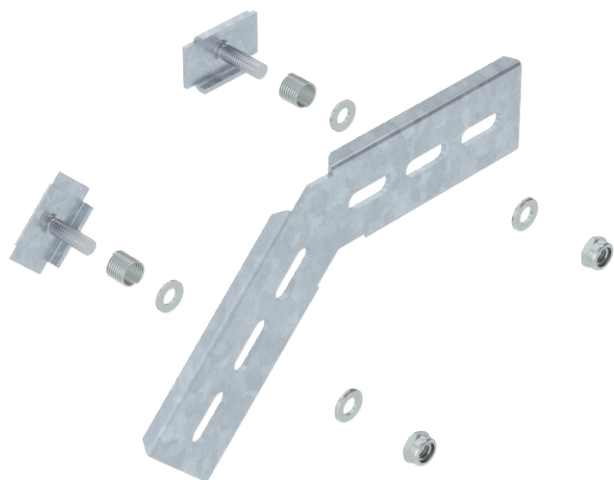

Montagewinkel 45°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.

Mit jeweils 2 Klemmstücken vom Typ KS 23 35.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produkttext Lieferumfang | Inklusiv Verbinder, zur Herstellung von 90° Bögen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6017320
Typ	MW 45 SL10 FT
Bezeichnung 1	Montagewinkel 45°
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Dimension	178x103
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	21,00 kg/100 St.

Technische Daten

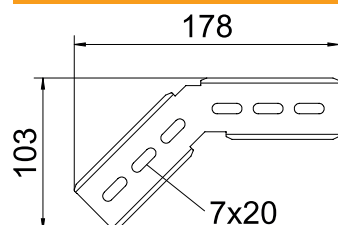

Abmessung	178 x 103 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	□