


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° MW 90 SL

Art.-Nr. 6017347

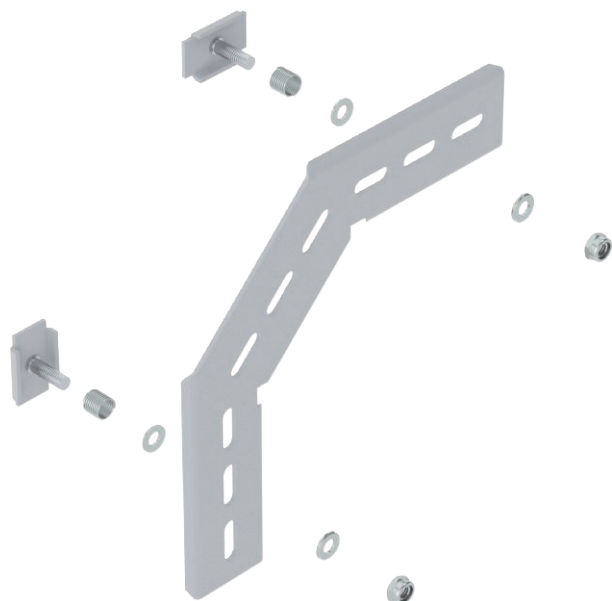

Montagewinkel 90°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.

Mit jeweils 2 Klemmstücken vom Typ KS 23/35.



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Produkttext Lieferumfang | Inklusiv Verbinder, zur Herstellung von 90° Bögen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6017347
Typ	MW 90 SL17 FT
Bezeichnung 1	Montagewinkel 90°
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Dimension	170x170
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	27,00 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° MW 90 SL

Art.-Nr. 6017347



Technische Daten

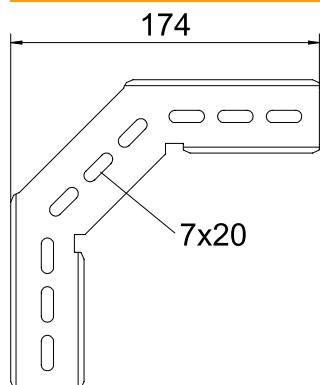

Abmessung	170 x 170 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	□