


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 6041238

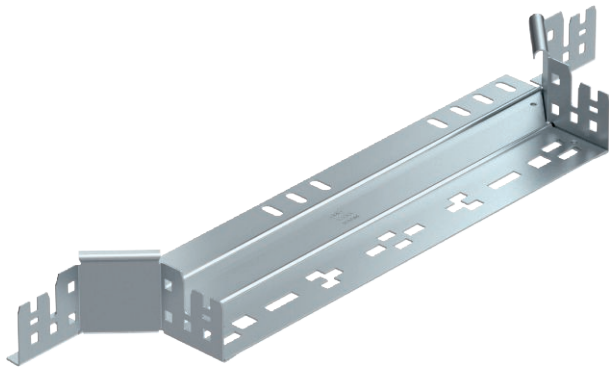

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinntypen mit der Seitenhöhe 60 mm.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6041238
Typ	RAAM 640 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	75,70 kg/100 St.

### Technische Daten

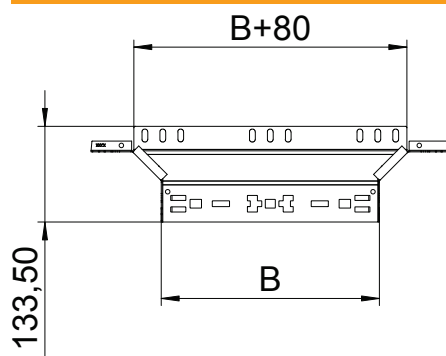

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	400,00 mm
Abgehende Breite	400,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Abmessung	60x400 mm
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>