


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 6041259

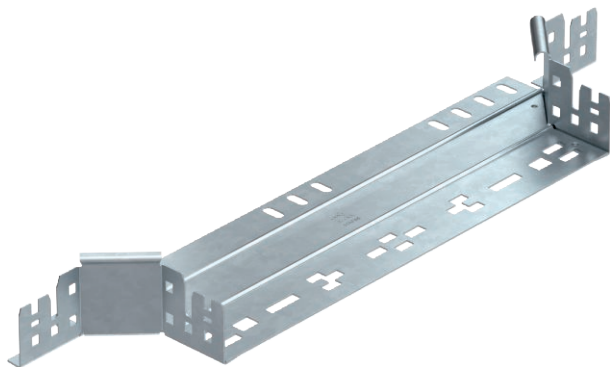

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinntypen mit der Seitenhöhe 60 mm.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6041259
Typ	RAAM 640 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	81,80 kg/100 St.

Technische Daten

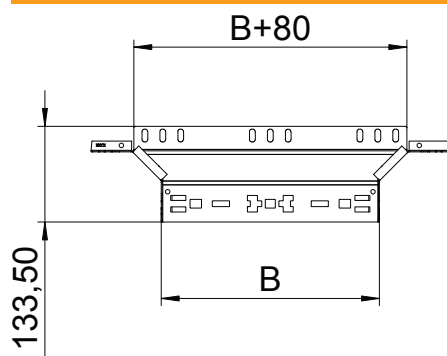

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	400,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Abmessung	60x400 mm
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>