


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60

Art.-Nr. 6040540

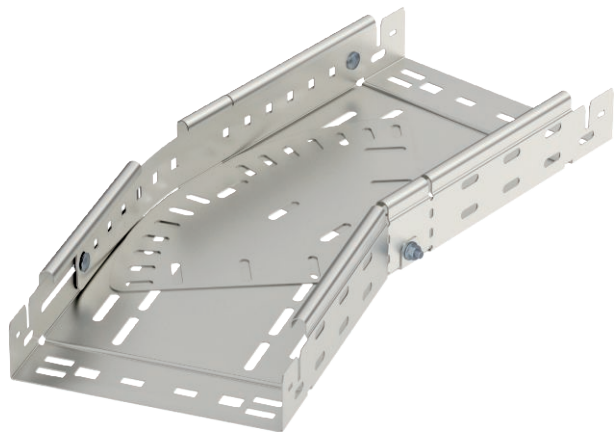

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinntypen mit der Seitenhöhe 60 mm.




<b>VA</b>	Edelstahl, rostfrei 1.4571
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6040540
Typ	RBMV 610 A4
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	76,10 kg/100 St.

### Technische Daten

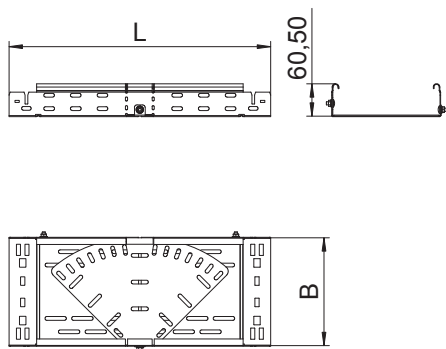

Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	100,00 mm
Maß L	340,00 mm
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>