


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60

Art.-Nr. 6040506

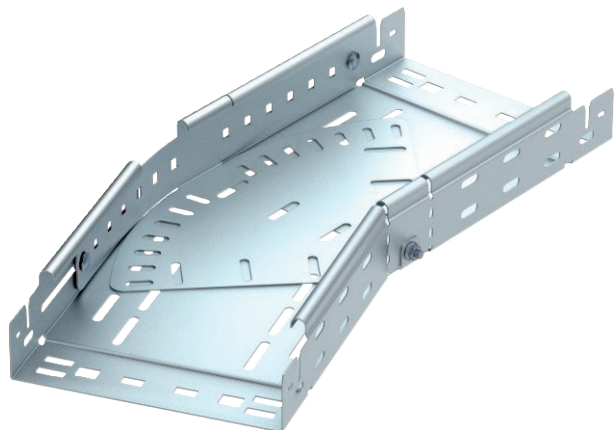

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinntypen mit der Seitenhöhe 60 mm.


 


|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Stahl              |
| <b>FT</b> | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr.                 | 6040506               |
| Typ                      | RBMV 630 FT           |
| Bezeichnung 1            | Bogen variabel        |
| Bezeichnung 2            | mit Schnellverbindung |
| Dimension                | 60x300                |
| Werkstoff                | Stahl                 |
| Werkstoff Kürzel         | St                    |
| Oberfläche               | tauchfeuerverzinkt    |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN ISO 1461       |
| Oberfläche Kürzel        | FT                    |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück               |
| Gewicht                  | 386,30 kg/100 St.     |

### Technische Daten

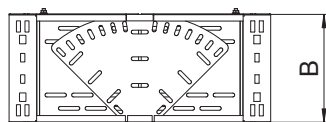

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Breite                       | 300,00 mm                           |
| Seitenhöhe                   | 60,00 mm                            |
| Maß B                        | 300,00 mm                           |
| Maß L                        | 640,00 mm                           |
| Abbiegung (Winkel)           | verstellbar                         |
| Ausführung Verbinder         | integrierter Verbinder              |
| Blechstärke                  | 1,25 mm                             |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/>            |
| Montagelochung im Boden      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NATO Lochbild                | <input type="checkbox"/>            |
| Richtungsänderung            | horizontal                          |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/>            |
| Seitenlochung                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung         | <input type="checkbox"/>            |