


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60

Art.-Nr. 6040548

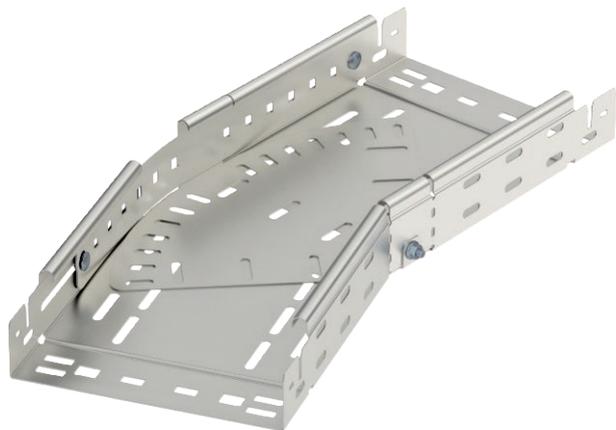

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinntypen mit der Seitenhöhe 60 mm.


 


VA	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6040548
Typ	RBMV 640 A4
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x400
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	577,60 kg/100 St.

Technische Daten

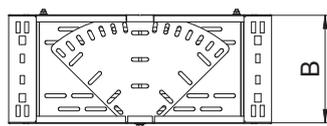

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß L	820,00 mm
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>