


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60

Art.-Nr. 6040532

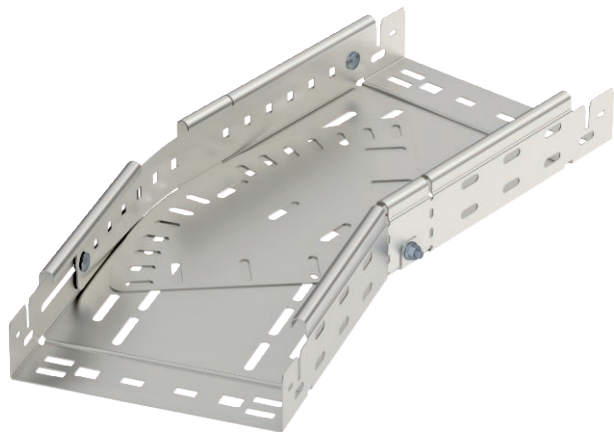

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinntypen mit der Seitenhöhe 60 mm.


 


<b>VA</b>	Edelstahl, rostfrei 1.4301
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6040532
Typ	RBMV 660 A2
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.347,20 kg/100 St.

### Technische Daten

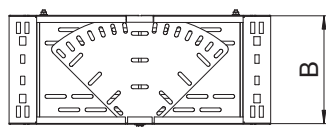

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß L	1.120,00 mm
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>