


Technisches Datenblatt

45°-Bogen Magic 35

Art.-Nr. 6041004

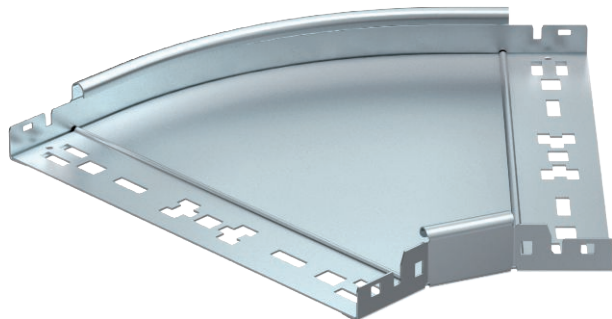

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6041004
Typ	RBM 45 330 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	35x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	114,60 kg/100 St.

Technische Daten

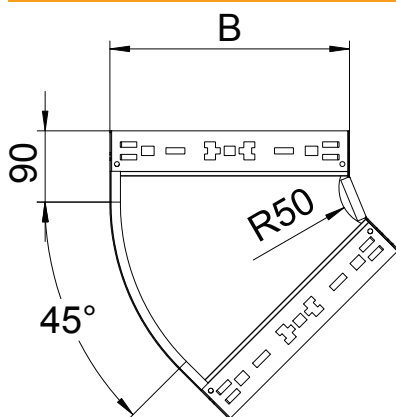

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß R	150,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Blechstärke	1,25 mm
Abmessung	35x300 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>