


Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 110

Art.-Nr. 6041884

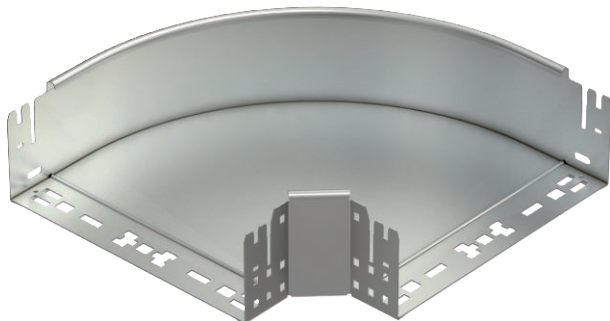

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6041884
Typ	RBM 90 130 A2
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	110x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	233,40 kg/100 St.

Technische Daten

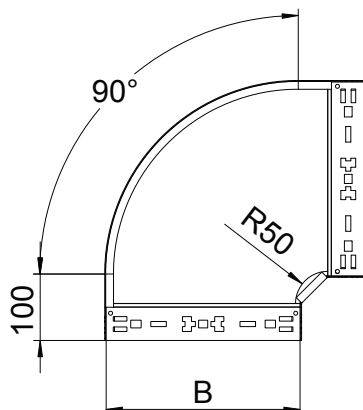

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	300,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Blechstärke	1,25 mm
Abmessung	110x300 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>