

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60

Art.-Nr. 7134292



Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Formteil ungelocht in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




VA	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7134292
Typ	RBU 90 640 A4
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	ungelocht, runde Bauform
Dimension	60x400
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	465,00 kg/100 St.

Technische Daten

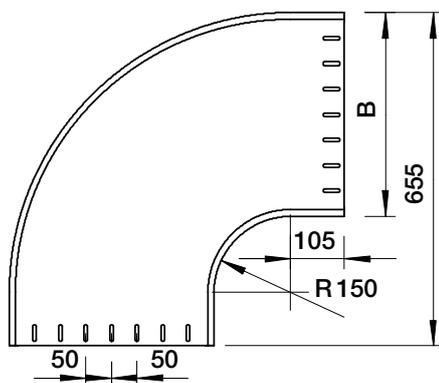

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß R	150,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Blechstärke	1,50 mm
Richtungsänderung	horizontal