


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60

Art.-Nr. 7134296

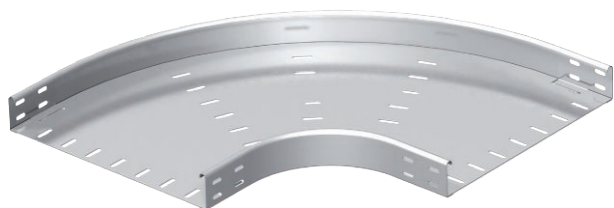

Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Formteil ungelocht in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




<b>VA</b>	Edelstahl, rostfrei 1.4571
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7134296
Typ	RBU 90 660 A4
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	ungelocht, runde Bauform
Dimension	60x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	770,00 kg/100 St.

### Technische Daten

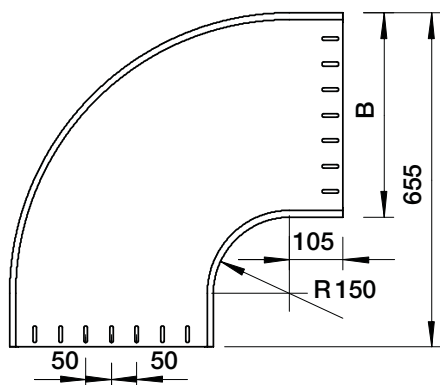

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß R	150,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Blechstärke	1,50 mm
Richtungsänderung	horizontal