


Technisches Datenblatt

90°-Vertikalbogen, fallend 60

Art.-Nr. 7007055

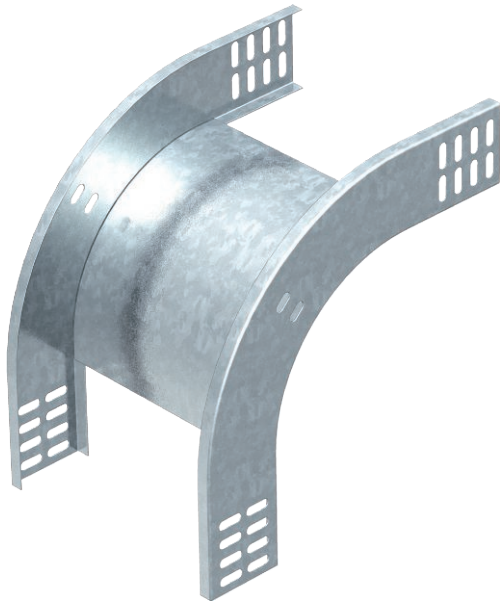

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7007055
Typ	RBV 610 F FS
Bezeichnung 1	Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	fallend
Dimension	60x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	61,00 kg/100 St.

Technische Daten

	<table><tr><td>Breite</td><td>100,00 mm</td></tr><tr><td>Seitenhöhe</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Maß B</td><td>100,00 mm</td></tr><tr><td>Abbiegung (Winkel)</td><td>90°</td></tr><tr><td>Ausführung Verbinder</td><td>ohne Verbinder</td></tr><tr><td>Blechstärke</td><td>1,00 mm</td></tr><tr><td>Geeignet für Funktionserhalt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Montagelochung im Boden</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>NATO Lochbild</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Richtungsänderung</td><td>vertikal fallend</td></tr><tr><td>Rostfreier Stahl, gebeizt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Seitenlochung</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Weitspann-Ausführung</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Breite	100,00 mm	Seitenhöhe	60,00 mm	Maß B	100,00 mm	Abbiegung (Winkel)	90°	Ausführung Verbinder	ohne Verbinder	Blechstärke	1,00 mm	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>	Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>	Richtungsänderung	vertikal fallend	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>	Seitenlochung	<input type="checkbox"/>	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>
Breite	100,00 mm																										
Seitenhöhe	60,00 mm																										
Maß B	100,00 mm																										
Abbiegung (Winkel)	90°																										
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder																										
Blechstärke	1,00 mm																										
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>																										
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>																										
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>																										
Richtungsänderung	vertikal fallend																										
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>																										
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>																										
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>																										