


Technisches Datenblatt

90°-Vertikalbogen, fallend 60

Art.-Nr. 7007056

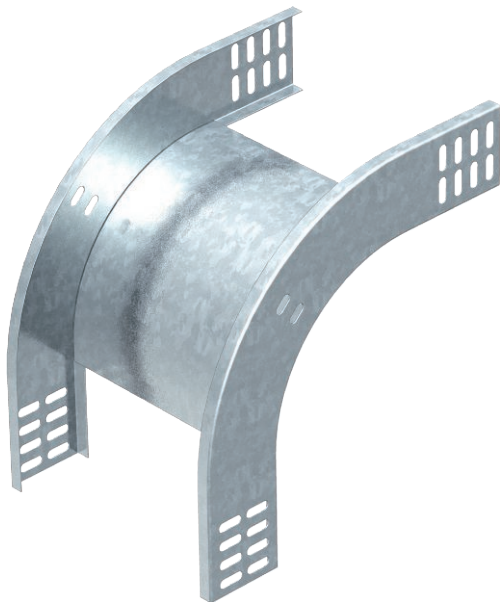

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7007056
Typ	RBV 610 F FT
Bezeichnung 1	Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	fallend
Dimension	60x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	66,00 kg/100 St.

Technische Daten

	<table><tr><td>Breite</td><td>100,00 mm</td></tr><tr><td>Seitenhöhe</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Maß B</td><td>100,00 mm</td></tr><tr><td>Abbiegung (Winkel)</td><td>90°</td></tr><tr><td>Ausführung Verbinder</td><td>ohne Verbinder</td></tr><tr><td>Blechstärke</td><td>1,00 mm</td></tr><tr><td>Geeignet für Funktionserhalt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Montagelochung im Boden</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>NATO Lochbild</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Richtungsänderung</td><td>vertikal fallend</td></tr><tr><td>Rostfreier Stahl, gebeizt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Seitenlochung</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Weitspann-Ausführung</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Breite	100,00 mm	Seitenhöhe	60,00 mm	Maß B	100,00 mm	Abbiegung (Winkel)	90°	Ausführung Verbinder	ohne Verbinder	Blechstärke	1,00 mm	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>	Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>	Richtungsänderung	vertikal fallend	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>	Seitenlochung	<input type="checkbox"/>	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>
Breite	100,00 mm																										
Seitenhöhe	60,00 mm																										
Maß B	100,00 mm																										
Abbiegung (Winkel)	90°																										
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder																										
Blechstärke	1,00 mm																										
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>																										
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>																										
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>																										
Richtungsänderung	vertikal fallend																										
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>																										
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>																										
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>																										