


# Technisches Datenblatt

## 90°-Vertikalbogen, fallend 60

Art.-Nr. 7007060

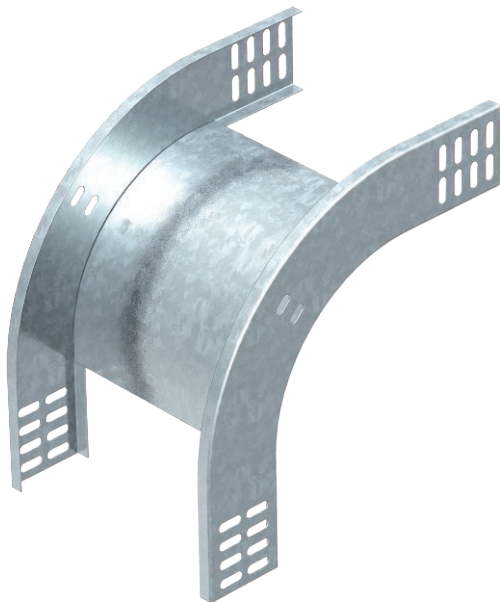

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7007060
Typ	RBV 615 F FT
Bezeichnung 1	Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	fallend
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	80,00 kg/100 St.

### Technische Daten

	<table><tr><td>Breite</td><td>150,00 mm</td></tr><tr><td>Seitenhöhe</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Maß B</td><td>150,00 mm</td></tr><tr><td>Abbiegung (Winkel)</td><td>90°</td></tr><tr><td>Ausführung Verbinder</td><td>ohne Verbinder</td></tr><tr><td>Blechstärke</td><td>1,00 mm</td></tr><tr><td>Geeignet für Funktionserhalt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Montagelochung im Boden</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>NATO Lochbild</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Richtungsänderung</td><td>vertikal fallend</td></tr><tr><td>Rostfreier Stahl, gebeizt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Seitenlochung</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Weitspann-Ausführung</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Breite	150,00 mm	Seitenhöhe	60,00 mm	Maß B	150,00 mm	Abbiegung (Winkel)	90°	Ausführung Verbinder	ohne Verbinder	Blechstärke	1,00 mm	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>	Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>	Richtungsänderung	vertikal fallend	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>	Seitenlochung	<input type="checkbox"/>	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>
Breite	150,00 mm																										
Seitenhöhe	60,00 mm																										
Maß B	150,00 mm																										
Abbiegung (Winkel)	90°																										
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder																										
Blechstärke	1,00 mm																										
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>																										
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>																										
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>																										
Richtungsänderung	vertikal fallend																										
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>																										
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>																										
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>																										