

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60

Art.-Nr. 7124430



Bogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 605.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7124430
Typ	RB 90 605 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal
Dimension	60x50
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	39,30 kg/100 St.

### Technische Daten

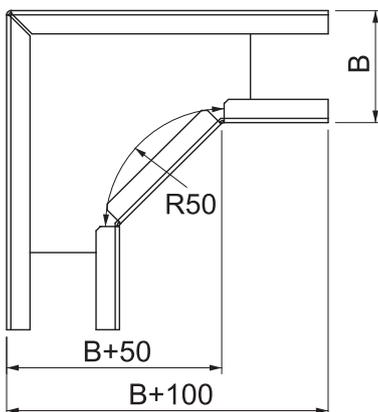

Breite	50,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	50,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Bauform	Bogen starr
Abmessung	60 x 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>