


# Technisches Datenblatt

## Eckverbinder 110

Art.-Nr. 6068049



Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

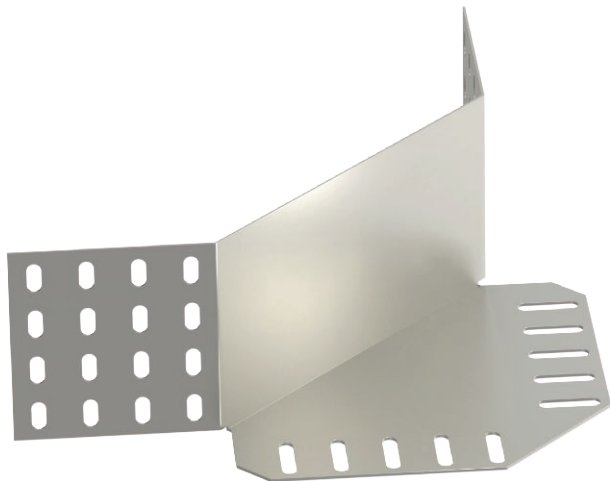


<b>VA</b>	Edelstahl, rostfrei 1.4301
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6068049
Typ	REV 110 A2
Bezeichnung 1	Eckverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	110x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	75,00 kg/100 St.

### Technische Daten

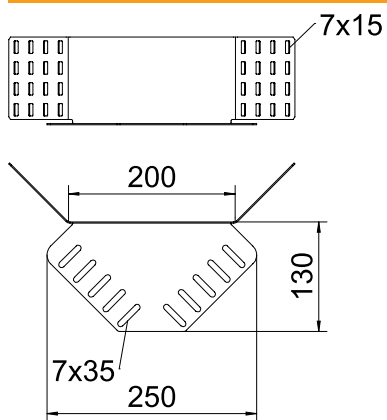

Länge	240,00 mm
Breite	400,00 mm
Höhe	105,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Abmessung	240 x 130 mm
Ausführung	Eckverbinder
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder