


Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 110

Art.-Nr. 7077972

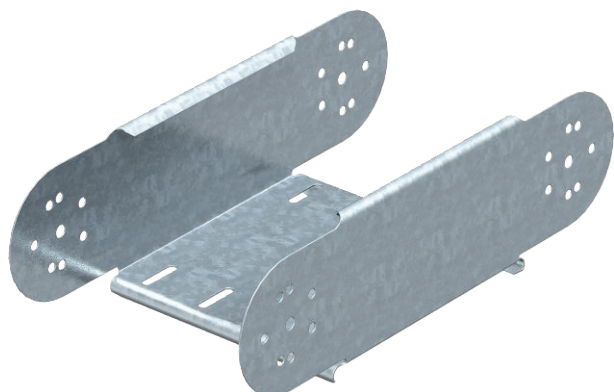

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7077972
Typ	RGBEV 160 FT
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	186,00 kg/100 St.

Technische Daten

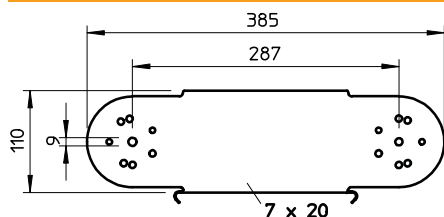

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	600,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Blechstärke	1,00 mm
Abmessung	385 x 600 x 110 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>