

Technisches Datenblatt

90°-Gelenkbogen, vertikal 60

Art.-Nr. 7138113



Gelenkbogen 90°, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Bogen wird im unmontierten Zustand geliefert. Es sind keine weiteren Befestigungsmaterialien notwendig.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7138113
Typ	RGBV 610 A2
Bezeichnung 1	Gelenkbogen
Bezeichnung 2	vertikal
Dimension	60x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	182,00 kg/100 St.

Technische Daten

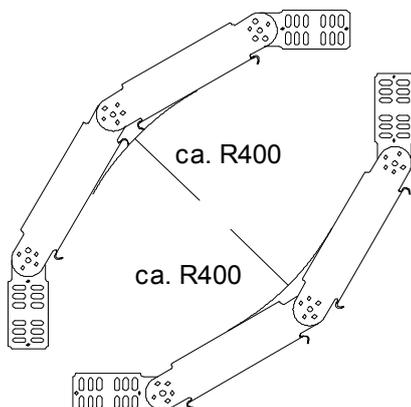

Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß R	400,00 mm
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Bauform	Gelenkbogen komplett
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>