


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 35

Art.-Nr. 7082126

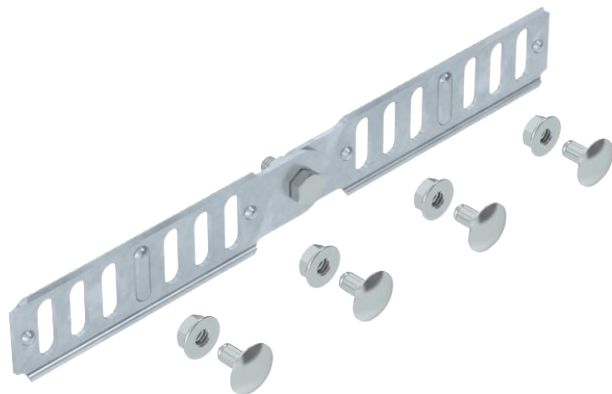

Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 35 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7082126
Typ	RGV 35 FT
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	35x240
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	11 kg/100 St.

Technische Daten

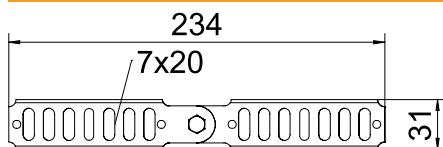

Länge	234 mm
Breite	23 mm
Höhe	35 mm
Seitenhöhe	35 mm
Seitenhöhe	1 in
Abmessung	234 x 31 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	2 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input checked="" type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder