


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 60

Art.-Nr. 7082258

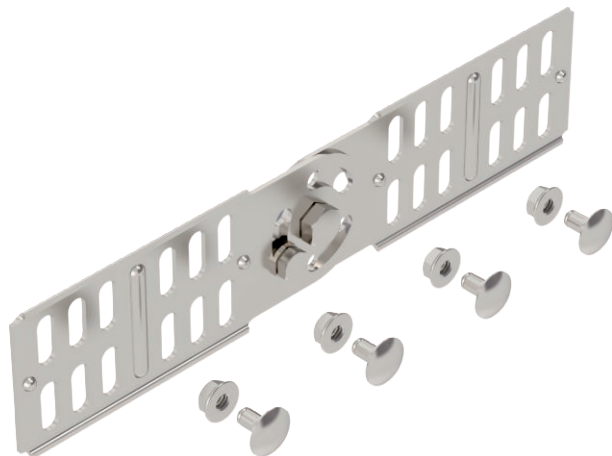

Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




<b>VA</b>	Edelstahl, rostfrei 1.4301
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7082258
Typ	RGV 60 A2
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	60x260
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	25,10 kg/100 St.

### Technische Daten

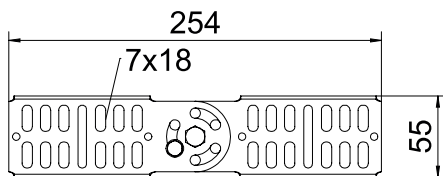

Länge	254 mm
Breite	16 mm
Höhe	60 mm
Seitenhöhe	60 mm
Seitenhöhe	2 in
Abmessung	254 x 56 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	2 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder