


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 110

Art.-Nr. 7027185

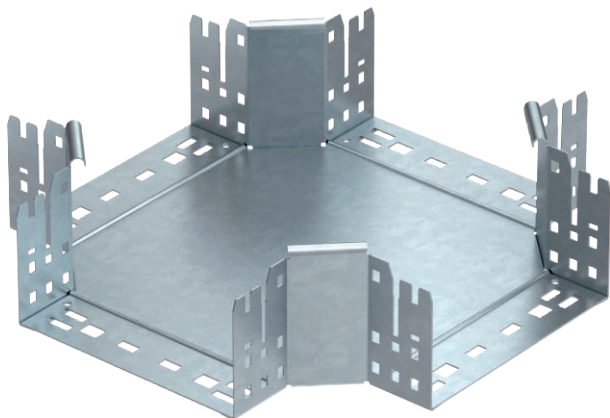

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7027185
Typ	RKM 120 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	206,20 kg/100 St.

### Technische Daten

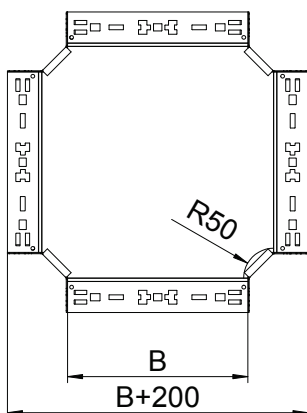

Breite	200,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	200,00 mm
Abmessung	110x200 mm
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>