


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 110

Art.-Nr. 7027187

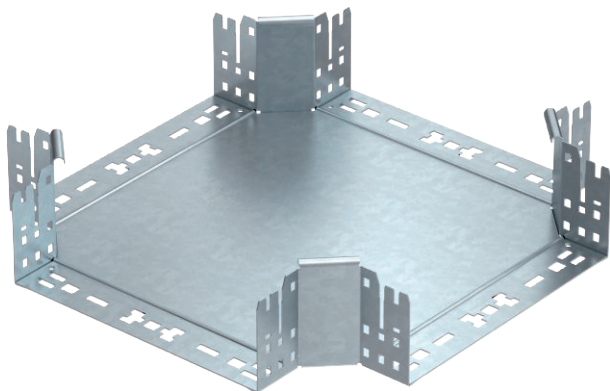

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | 7027187 |
| Typ | RKM 130 FT |
| Bezeichnung 1 | Kreuzung |
| Bezeichnung 2 | mit Schnellverbindung |
| Dimension | 110x300 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 297,70 kg/100 St. |

Technische Daten

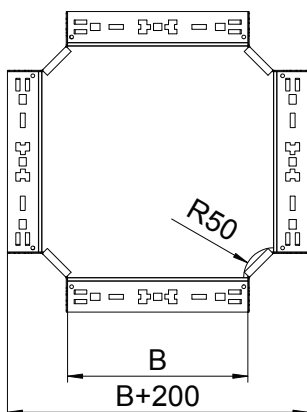

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite | 300,00 mm |
| Seitenhöhe | 110,00 mm |
| Maß B | 300,00 mm |
| Abmessung | 110x300 mm |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Materialstärke Bodenblech | 1,25 mm |
| NATO Lochbild | <input type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung | <input type="checkbox"/> |