


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 60

Art.-Nr. 7027007

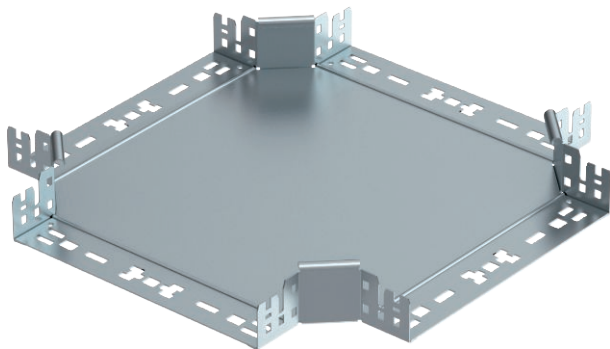

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7027007
Typ	RKM 630 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	244,60 kg/100 St.

### Technische Daten

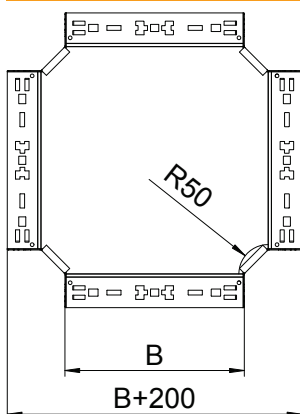

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	300,00 mm
Abmessung	60x300 mm
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>