


# Technisches Datenblatt

## Längsverbinder 35

Art.-Nr. 6067301

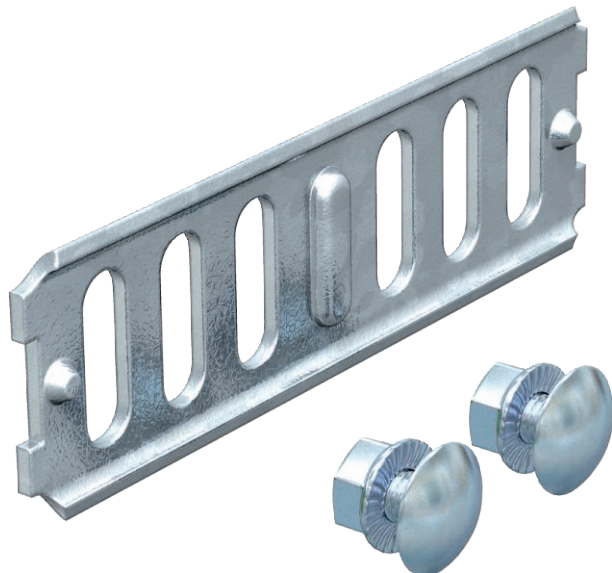

Längsverbinder für gerade Verbindungen von Kabelrinnen und Formteilen mit 35 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6067301
Typ	RLVK 35 FT
Bezeichnung 1	Längsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	35x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	5,10 kg/100 St.

### Technische Daten

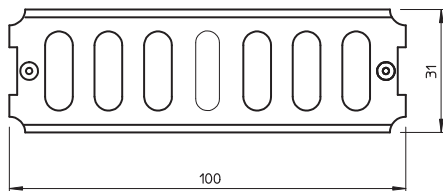

Länge	100,00 mm
Breite	3,50 mm
Höhe	31,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Seitenhöhe	1,00 in
Abmessung	100 x 31 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	2,00 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder