


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 110

Art.-Nr. 6067913

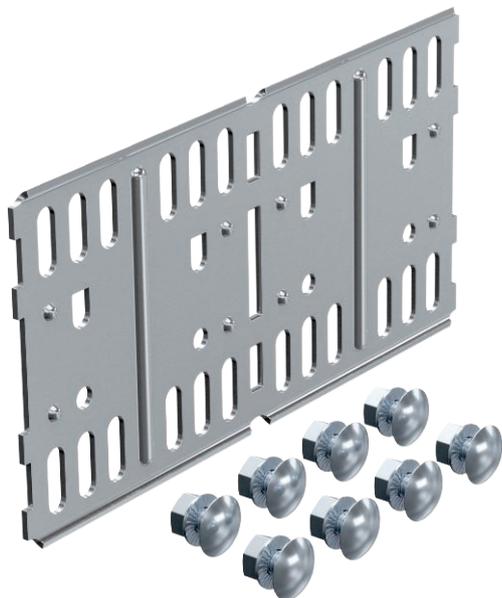

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6067913
Typ	RLVL 110 FT
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	35,10 kg/100 St.

Technische Daten

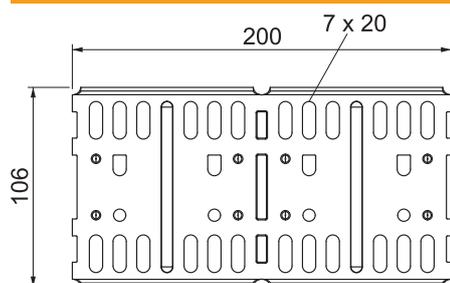

Länge	200,00 mm
Breite	4,00 mm
Höhe	110,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Seitenhöhe	4,00 in
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder