


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 85

Art.-Nr. 6067123

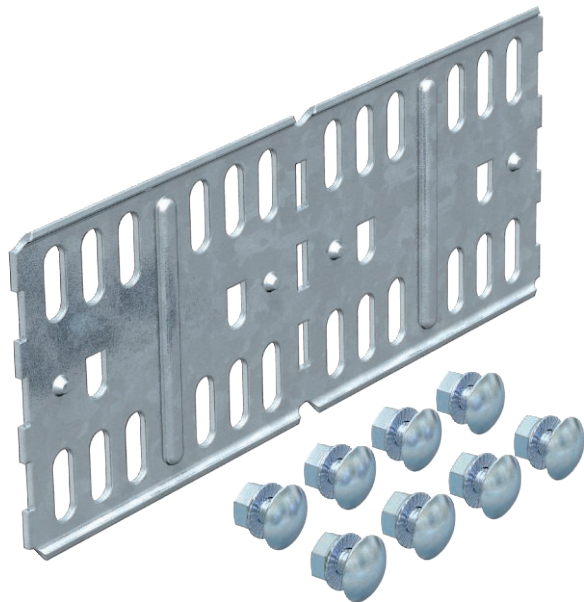

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 85 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Art.-Nr. | 6067123 |
| Typ | RLVL 85 FS |
| Bezeichnung 1 | Längs- und Winkelverbinder |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne, horizontal |
| Dimension | 85x200 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 10 Stück |
| Gewicht | 27,30 kg/100 St. |

Technische Daten

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Länge | 200,00 mm |
| | Breite | 4,00 mm |
| | Höhe | 85,00 mm |
| | Seitenhöhe | 85,00 mm |
| | Seitenhöhe | 3,00 in |
| | Abmessung | 200 x 81 mm |
| | Ausführung | Längs- und Winkelverbinder |
| | Blechstärke | 2,00 mm |
| | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 85,00 mm |
| | Geeignet für Kabelrinne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Geeignet für Gitterrinne | <input type="checkbox"/> |
| | Geeignet für Kabelleiter | <input type="checkbox"/> |
| | Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| | Gelenkverbinder horizontal | <input type="checkbox"/> |
| | Gelenkverbinder vertikal | <input type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> | |
| Verbindungsart | Schraubverbinder | |