


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 85

Art.-Nr. 6067816

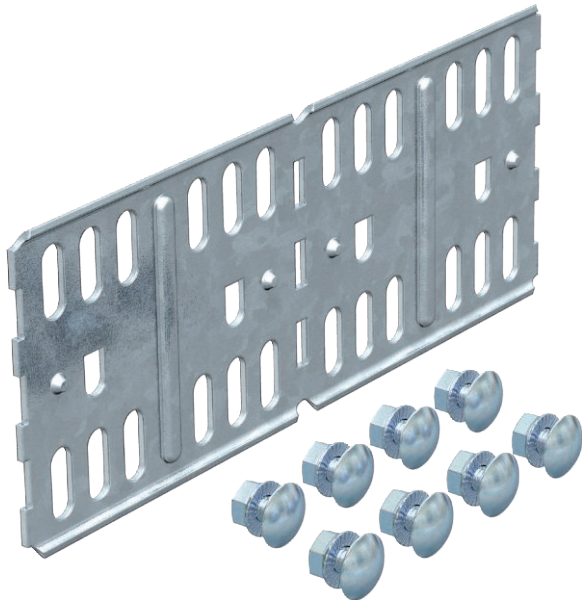

Für gerade Verbindungen von Kabelrinnen, Formteilen und Trennstegen (FT) mit 85 mm Seitenhöhe.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6067816
Typ	RLVL 85 FT
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Dimension	85x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	28,30 kg/100 St.

Technische Daten

	Länge	200,00 mm
	Breite	4,00 mm
	Höhe	85,00 mm
	Seitenhöhe	85,00 mm
	Seitenhöhe	3,00 in
	Abmessung	200 x 81 mm
	Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
	Blechstärke	2,00 mm
	Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	85,00 mm
	Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
	Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder	