


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 60

Art.-Nr. 6041320

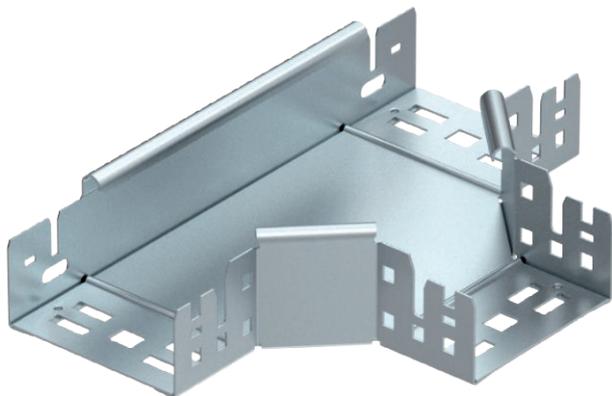

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr.                 | 6041320               |
| Typ                      | RTM 610 FS            |
| Bezeichnung 1            | T-Abzweigstück        |
| Bezeichnung 2            | mit Schnellverbindung |
| Dimension                | 60x100                |
| Werkstoff                | Stahl                 |
| Werkstoff Kürzel         | St                    |
| Oberfläche               | bandverzinkt          |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 10346          |
| Oberfläche Kürzel        | FS                    |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück               |
| Gewicht                  | 83,60 kg/100 St.      |

### Technische Daten

|  |                              |                          |
|--|------------------------------|--------------------------|
|  | Breite                       | 100,00 mm                |
|  | Seitenhöhe                   | 60,00 mm                 |
|  | Blechstärke                  | 1,25 mm                  |
|  | Maß B                        | 100,00 mm                |
|  | Ausführung Verbinder         | integrierter Verbinder   |
|  | Bauform                      | T-Stück horizontal       |
|  | Abmessung                    | 60x100 mm                |
|  | Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
|  | Holmstärke                   | 1,25 mm                  |
|  | Materialstärke Bodenblech    | 1,25 mm                  |
|  | NATO Lochbild                | <input type="checkbox"/> |
|  | Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/> |
|  | Weitspann-Ausführung         | <input type="checkbox"/> |