


Technisches Datenblatt

Universalverbinder 100 FS

Art.-Nr. 6067870

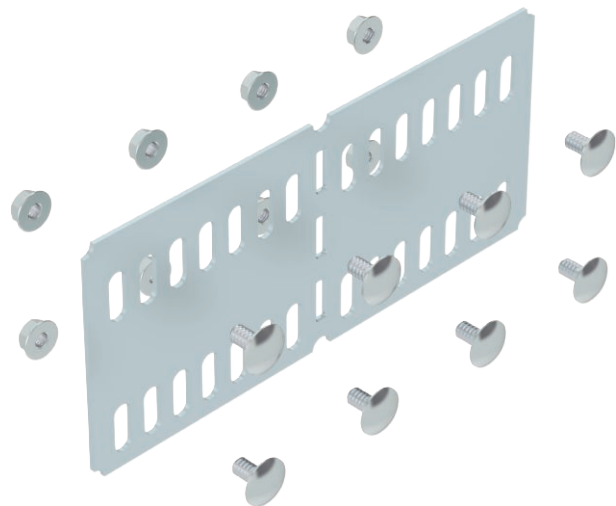

Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Inklusive Befestigungsmaterial.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6067870
Typ	RUVK 100 FS
Bezeichnung 1	Universalverbinder
Bezeichnung 2	mit Kantenschutz
Dimension	100x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	22,10 kg/100 St.

Technische Daten

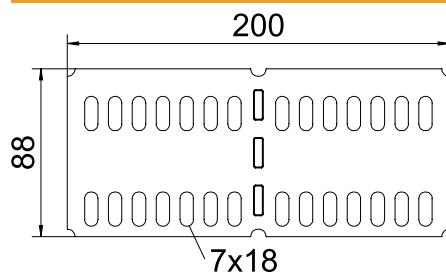

Länge	200,00 mm
Höhe	88,00 mm
Seitenhöhe	100,00 mm
Abmessung	100x200 mm
Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Anzahl Schrauben	8,00 St.
Blechstärke	2,00 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite	100,00 - 600,00 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	100,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder