


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel/Endabschluss 100

Art.-Nr. 7111810

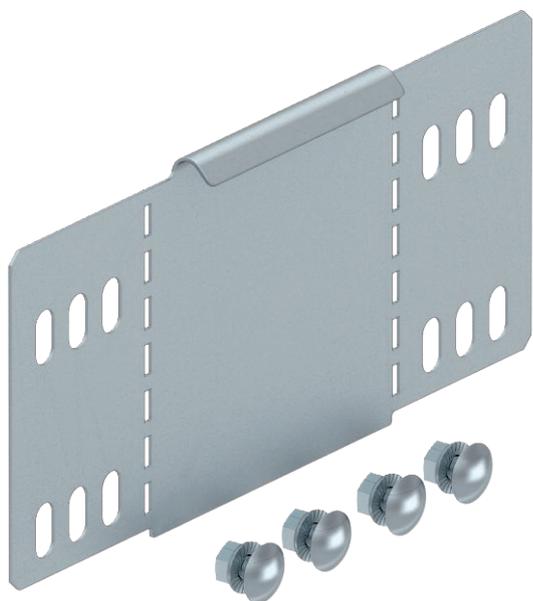

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.


CE

<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7111810
Typ	RWEB 1050 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinne 100mm
Dimension	100x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	47,60 kg/100 St.

### Technische Daten

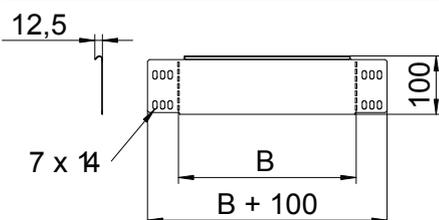

Breite	500,00 mm
Höhe	100,00 mm
Seitenhöhe	100,00 mm
Maß B	500,00 mm
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>